 



Elektrozawór MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Numer części: 118804

FESTO

z cewką i pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez gniazda.

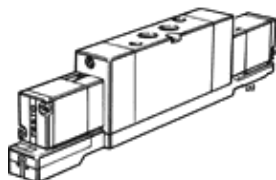

Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/3 odpowietrzony
Typ uruchomienia	Elektryczny
Normalny przepływ nominalny	1 000 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Konstrukcja	Zawór tłokowy Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna pneumatyczna
Średnica nominalna	8 mm
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Typ sterowania pilotowego	Sterowany pilotem
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny
Kierunek przepływu	Odwracalny
Czas przełączenia przy wyłączeniu	50 ms
Czas przełączenia przy włączeniu	40 ms
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtrująca 5 µm
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze odpowietrzenia pilota 82	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilota 84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	Płyta przyłączeniowa G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	Płyta przyłączeniowa
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS