

## złącze wtykowe QSM-B-M3-4-I-20


Numer części: 130909

Produkt wycofywany z produkcji

Gwint zewnętrzny z wewnętrznym sześciokątem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

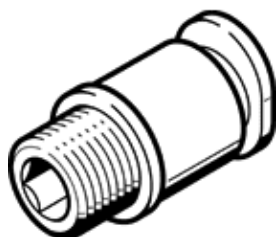

### Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Średnica nominalna	1.5 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	20
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	0.7 Nm
Waga produktu	2.2 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M3
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 4 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna