


Listwa przyłączeniowa VABM-C8-12E-G14-24-M1-L

Numer części: 1361876

FESTO

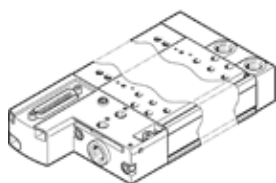

Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	12 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	24
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.6 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	5 Nm
Waga produktu	1 500 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium