


Złącze wtykowe - L QSML-1/16-1/8-U

Numer części: 153908

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

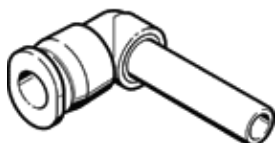

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Mini |
| Średnica nominalna | 2.5 mm |
| Typ uszczelnienia | Powłoka ochronna |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wielkość pojemnika | 1 |
| Konstrukcja | Zasada naciśnij/ciągnij |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 10 bar |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie |
| Klasa odporności na korozję KBK | 1 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Dopuszczenie, autoryzacja | Germanischer Lloyd |
| Przyłącza pneumatyczne | NPT1/16-27 Do przewodu o średnicy zewnętrznej 1/8" |
| Kolor pierścienia zwalnającego | Szary |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodność z RoHS |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PBT |
| Materiał pierścienia luzującego | POM |
| Materiał-uszczelnienie przewodów | NBR |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |