


Napęd liniowy DGPL-2 1/2"- -PPV-A-KF-B

Numer części: 162945


FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, bezłoczyskowy, z mechanicznym sprzężeniem tłoka z suwakiem i nastawialną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

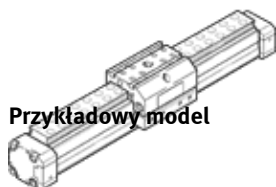

Przykładowy model

 

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 3 000 mm
Średnica tłoka	2 1/2"
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna Amortyzator, charakterystyka twarda
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych
Zasada napędu	Kształtowy (rowek)
Ciśnienie robocze	1.5 ... 8 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	30 mm
Przyłącza pneumatyczne	NPT3/8-18