

Siłownik zderzakowy STAF-50-30-P-A-K


Numer części: 164881

FESTO

z dźwignią uchylną i zintegrowaną płytą kołnierzową.

Produkt ten nie powinien być stosowany w otoczeniu płynnych mediów.

Można w prosty sposób dokonać zamiany na siłownik dwustronnego działania.

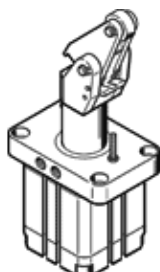

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	30 mm
Średnica tłoka	50 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Pionowo
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Konstrukcja	Tłoczysko z dźwignią kolanową
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Pręt prowadzący
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Siła uderzenia	1 200 N
Ciężar elementu	1 810 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna