


Zawór dławiąco-zwrotny GRGZ-M5-PK-3-LF-C

Numer części: 175061

FESTO

Dławi powietrze wlotowe przy pomocy precyzyjnego zaworu dławiącego.

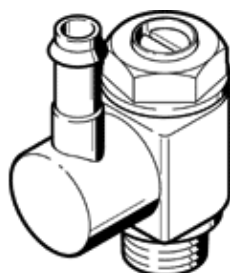

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Funkcja zaworu | Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | PK-3 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | M5 |
| Element regulacyjny | Wkręt z rowkiem |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia | 48 l/min |
| Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym | 35 ... 58 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0.2 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Medium robocze | Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar | 80 l/min |
| Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar | 60 ... 100 l/min |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający | 1.5 Nm |
| Ciężar elementu | 7 g |
| Materiał czopa wkręcane | Niklowanie Mosiądz |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał śruby regulacyjnej | Mosiądz |
| Dane materiałowe przyłącza wahliwego | Odlew ciśnieniowy cynkowy |