


Sprzęgło EAMC-B-15-22-4-9

Numer części: 184262

FESTO

do DGE

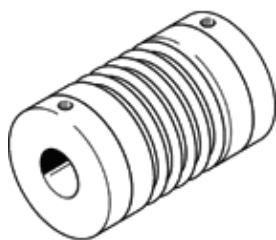

Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	4 mm
Średnica mocowania 2	9 mm
Wielkość	15
Długość nominalna	22 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	12 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.13 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1 Nm
Waga produktu	6 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS