


Gniazdo wtykowe z kablem KMYZ-4-24-0,5

Numer części: 185519
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

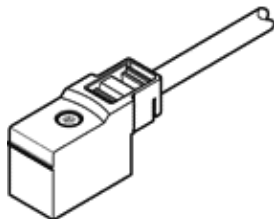

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|---|
| Dopuszczenie | Germanischer Lloyd |
| Sposób montażu | Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Waga produktu | 10 g |
| Przyłącze elektryczne | Kabel Gniazdo wtykowe kątowe Kształt prostokątny MSZB |
| Zakres napięcia roboczego DC | 3 ... 36 V |
| Nominalne napięcie robocze DC | 24 V |
| Przyłącze uziemienia | Nie występuje |
| Długość kabla | 0.5 m |
| Budowa kabla | 2x0,35 |
| Stopień ochrony | IP50 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 50 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał powłoki kabla | PVC |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał zestyku | Brąz |