 



# Osuszacz adsorpcyjny LDF-H6-N1/2

Numer części: 185684

FESTO

do osuszania i oczyszczania sprężonego powietrza.  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

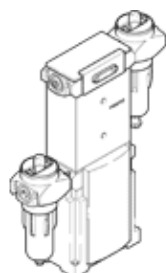

## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Pionowo
Osłona pojemnika	Osłona metalowa
Ciśnienie wejściowe 1	4 ... 10.5 bar
Atmosferyczny punkt rosy	-40 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura medium	2 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	2 ... 50 °C
Ciężar elementu	35 700 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy