


Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-8-R

Numer części: 188524

FESTO

do napędu wahadłowego DSM.

Te napędy mogą być dostarczone na zapytanie z dopuszczeniem ATEX. Informacje w karcie danych podają, że "Oznakowanie-ATEX", "ATEX-temperatura otoczenia" i "Znak-CE" znajdują się tylko na napędach z dopuszczeniem.

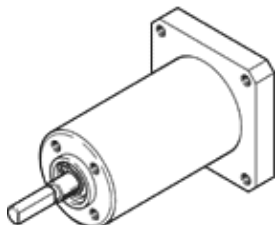

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wielkość | 8 |
| Kierunek obrotu | Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.35 Nm |
| Waga produktu | 125 g |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał tuleji | Stal |
| Materiał wałka | Stal |