


Rozdzielacz wielosegmentowy QSQ-1/4T-3/16-U

Numer części: 190609

FESTO

Można obracać o 360°, 4 wyjścia.

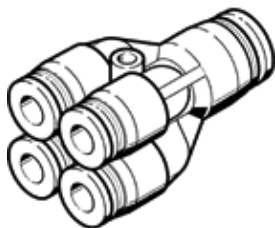

Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	2.8 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	20.5 g
Liczba wyjść	4
Liczba linii zasilających	1
Przylącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 1/4"
Przylącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 3/16"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna