

# Złącze wtykowe QS-3/8-3/8-I-U


Numer części: 190696

FESTO

Gwint zewnętrzny z wewnętrznym sześciokątem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

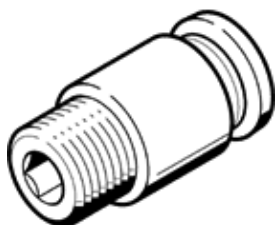

## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	5 mm
Typ uszczelnienia	Powłoka ochronna
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wielkość pojemnika	1
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	24 Nm
Ciężar elementu	27 g
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT3/8-18
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 3/8"
Kolor pierścienia zwalnającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna