


Rozdzielacz wielosegmentowy QSYTF-3/8-3/8-U

Numer części: 190836

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny i wewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.

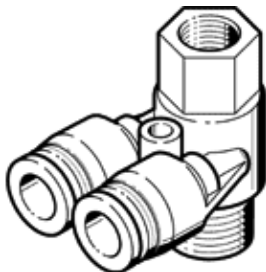

Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	5.3 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	74.5 g
Liczba wyjść	2
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 3/8 NPT Gwint wewnętrzny 3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 3/8"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał śruby drążonej	Niklowany mosiądz
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna