


Rozdzielacz wielosegmentowy QSYTF-1/2-1/2-U

Numer części: 190837

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny i wewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.

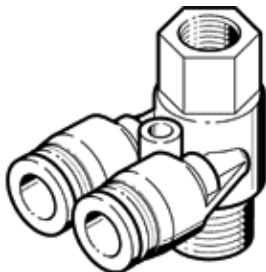

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 7.1 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Taśma uszczel. |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 106 g |
| Liczba wyjść | 2 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny 1/2 NPT Gwint wewnętrzny 1/2 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 1/2" |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Szary |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał śruby drążonej | Niklowany mosiądz |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |