


# Zawór zwrotny HAM-1/16-QS-3/16-U

Numer części: 190942

FESTO

Przepływ od gwintu zewnętrznego do złączki wtykowej QS.  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Ten typ jest odpowiedni do podciśnienia.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

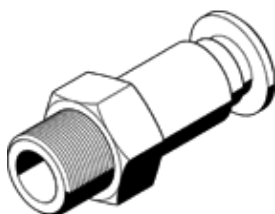

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/16-27
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3/16
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Mosiądz
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
Ciężar elementu	15 g