

 

# Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/4-NPT-QS-3/16-U

Numer części: 190944

FESTO

Dławi powietrze wylotowe, z przyłączem kątowym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

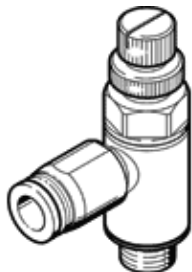

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-3/16
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	170 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	130 l/min
Ciśnienie robocze	1 ... 9 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Ciężar elementu	36 g
Materiał czopa wkręcanego	Mosiądz
Materiał pierścienia luzującego	POM