


kabel łączący KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR

Numer części: 193683

FESTO

wysoka elastyczność, z zintegrowaną redukcją prądu podtrzymania dla wysp zaworowych CPV.

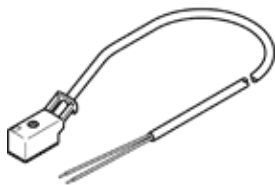

Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Dodatkowe funkcje	Redukcja prądu podtrzymania
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Moment dokręcenia	0.25 Nm
Waga produktu	50 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe kątowe / Kabel Konstrukcja kwadratowa/otwarte końce 2-pin / 2-żyły
Budowa kabla	2x0,25
Średnica kabla	3.4 mm
Długość kabla	2.5 m
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał zestyku	Brąz