


# Zespół adaptera DHAA-G-Q11-40-B12G-63

Numer produktu: 2643055

FESTO

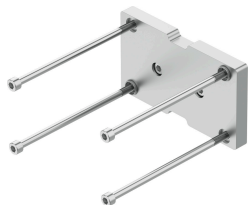

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość  |
|--|--|
| Pozycja montażu                            | dowolny  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                   |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Typ mocowania                              | z otworem przelotowym i śrubą z tulejką centrującą |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                          |
| Materiał płyty adaptera                    | Aluminium anodowany                                |
| Materiał śrub                              | Stal ocynkowana                                    |
| Materiał trzpienia centrującego            | Stal   |