

# Siłownik okrągły DGS-25-40-PPV-A


Numer części: 32438

Produkt wycofywany z produkcji

z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

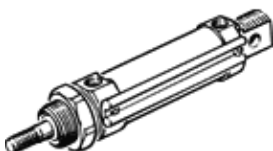

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	40 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1 ... 12 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)