


# Przyssawka fałdowa VASB-100-1/4-PUR

Numer części: 35423

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.

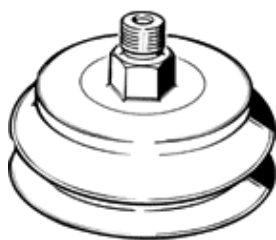

## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	4 mm
Średnica przyssawki	100 mm
Efektywna średnica przyssawki	85 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, fałdowa - 1,5 fałdy
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	397 N
Gwint mocujący	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Twardość wg Shore'a	62
Materiał czopa wkręcanego	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)