 



zawór z dźwignią ręczną VHER-BH-M04C-M05-UD

Numer części: 538191

FESTO

w wykonaniu z tworzywa sztucznego, z sygnalizacją położenia dźwigni ręcznej, funkcja 4/3, normalnie zamknięty w położeniu środkowym, blokada w 3 położeniach dźwigni, przyłącza pneum. od dołu.

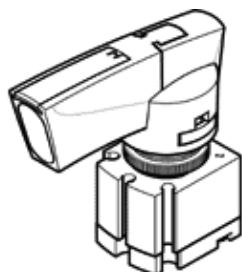

Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	4/3 zamknięty
Typ uruchomienia	Ręczny
Normalny przepływ nominalny	260 l/min
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Konstrukcja	Obrotowy zawór suwakowy
Średnica nominalna	4 mm
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dławienia
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Z osprzętem, zamykany
Rodzaj uszczelnienia	Twardy
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Kanały bez przekrycia	Tak
Wyświetlanie stanu sygnału	Przy pomocy osprzętu
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Moment uruchamiający	0.6 Nm
Waga produktu	80 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Przyłącze pneumatyczne 4	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zawierają substancje PWIS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Wzmocnione PA