


Portal liniowy DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Numer części: 543018

FESTO

składa się z osi elektrycznej z paskiem zębatym, z prowadzeniem na rolkach i pasywnej osi prowadzącej i elektr. osi wysięgnikowej, wysoka dynamika pozycjonowania. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.

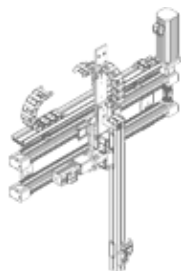

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Zespół | Portal liniowy 4,0 |
| Obciążenie użyteczne | 0 ... 10 kg |
| Napęd, oś-Z | DGEA-25 |
| Typ napędu, oś-Z | Elektryczny Napęd z paskiem zębatym DGEA |
| Położenie pośrednie, oś-Z | Dowolna |
| Skok, oś-Z | 0 ... 600 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z | ± 0,05 mm ± 0,05 mm |
| Napęd, oś-Y | 2x DGE-40-ZR-RF |
| Typ napędu, oś-Y | Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na rolkach |
| Położenie pośrednie, oś-Y | Dowolna |
| Skok, oś-Y | 0 ... 2 000 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y | ± 0,1 mm ± 0,1 mm |