


# Zestaw równoległy EAMM-U-D60-52B

Numer części: 543167

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.

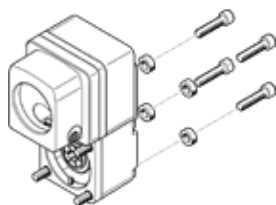

## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	63
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	70.5 kgmm <sup>2</sup>
Moment napędu na biegu jałowym	0.3 Nm
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	5.5 Nm
Ciężar elementu	1 530 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS