


Zestaw równoległy EAMM-U-A19-40A

Numer części: 559785

FESTO

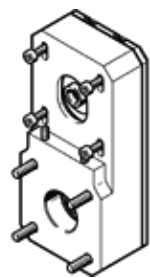

Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	19
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	2.868 kgmm ²
Moment napędu na biegu jałowym	0.05 Nm
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	1 Nm
Ciężar elementu	270 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS