


Zestaw równoległy EAMM-U-A22-55A

Numer części: 559786

FESTO

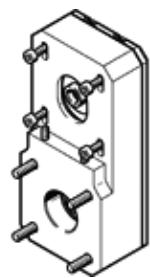

Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	22
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	9.63 kgmm ²
Moment napędu na biegu jałowym	0.1 Nm
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	3 Nm
Ciężar elementu	410 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS