


Łącznik wtykowy QS-F-12-8

Numer części: 564891

FESTO

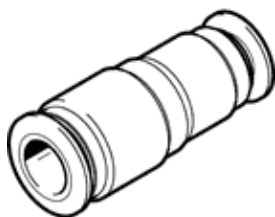

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 7 mm |
| Konstrukcja | Zasada naciśnij/ciągnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 16 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję KBK | 3 |
| Food safety | zgodnie z deklaracją producenta |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 150 °C |
| Dopuszczenie, autoryzacja | Germanischer Lloyd |
| Ciężar elementu | 48.5 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Do przewodu o średnicy zewnętrznej 12 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Do przewodu o średnicy zewnętrznej 8 mm |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodność z RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz Chromowany i niklowany |
| Materiał-uszczelnienie przewodów | FPM |