


# Portal trójwymiarowy DHSR-1-EGC80TB-EGC70TB-DGSL10

Numer części: 574543

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.  
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.

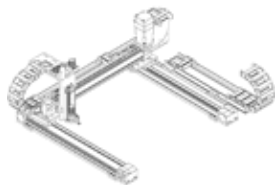

## Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal trójwymiarowy 1
Obciążenie użyteczne	0 ... 1 kg
Napęd, oś-Z	DGSL-10
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Skok, oś-Z	0 ... 200 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	$\pm 0,01$ mm
Napęd, oś-Y	EGC-70-TB
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 1 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	$\pm 0,08$ mm $\pm 0,08$ mm
Napęd, oś-X	EGC-80-TB
Typ napędu, oś-X	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-X	Dowolna
Skok, oś-X	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-X	$\pm 0,08$ mm $\pm 0,08$ mm