


Zespół adaptera DHAA-G-R3-12-B19-16

Numer produktu: 8072232

FESTO

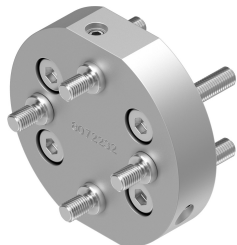

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	35 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany
Materiał śrub	Stal, ocynkowana