


# amortecedor de impacto DYEF-M5-Y1

Código da peça: 1179818

FESTO

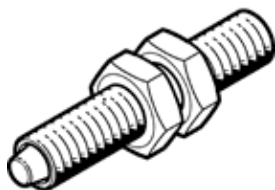

## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M5
Curso	1,5 mm
Amortecimento	Amortecimento elástico
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	0,8 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Curso de amortecimento	1,5 mm
Consumo máximo de energia por curso	0,05 J
Peso do produto	3,6 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço alta liga