

# união rápida em Y


## QSY-B-10-8-10

Código da peça: 130962  
Produto a ser descontinuado

FESTO

redução.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

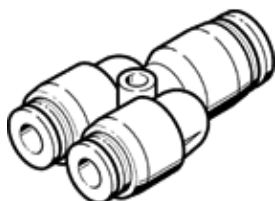

### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	4,8 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	20 g
Número de saídas	2
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 10 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 8 mm
Cor do anel de solda	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	NBR
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável