


cartucho QSPLLKG20-3/8-U

Código da peça: 132867

FESTO

Com conexão rápida em L, longa.

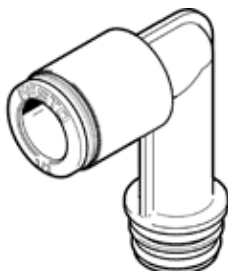

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	5,7 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	15 g
Conexão pneumática 1	QSP...20
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"
Cor do anel de soldura	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável