


Válvula reguladora de pressão GRLO-10-UNF-B

Código da peça: 151569

FESTO

, conexão com livre posicionamento 360°
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

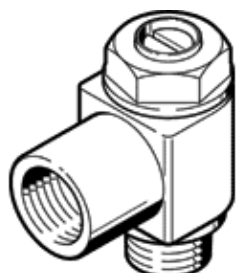

Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	UNF10-32
Conexão pneumática 2	UNF10-32
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C