


# Válvula reguladora de vazão unidirecional GRLZ-10-UNF-RS-B

Código da peça: 151579

FESTO

para regulagem da vazão de alimentação, conexão com giro de 360°  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

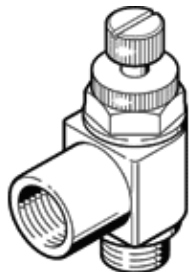

## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da alimentação de ar
Conexão pneumática 1	UNF10-32
Conexão pneumática 2	UNF10-32
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C