


Bujão QSC-3/16H-U

Código da peça: 153835

FESTO

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.

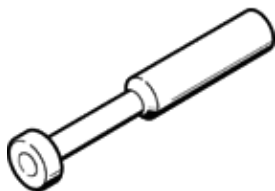

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---------------------------------|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 10 bar |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado Vácuo |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Peso do produto | 0,5 g |
| Conexão pneumática | Espigão QS-3/16" |
| Cor do anel de soldura | cinza |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | PBT |