


Atuador linear DGPL-1"- -PPV-A-KF-B

Código da peça: 162941


FESTO

cilindro sem haste com guia, para detecção sem contato direto, com ligação mecânica entre o êmbolo e o cursor; com amortecimento de fim de curso nas posições finais.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

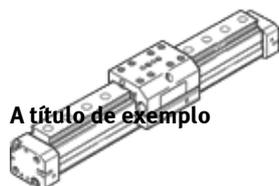

A título de exemplo

 

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------|--|
| Curso | 10 ... 3.000 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 1" |
| Amortecimento | PPV: Amortecimento pneumático regulável nas posições finais de curso Amortecedor de impacto, curva característica abrupta |
| Guia | Guia de esferas recirculante |
| Princípio de arraste | de união positiva (fenda) |
| Pressão de trabalho | 2 ... 8 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Curso de amortecimento | 18 mm |
| Conexão pneumática | NPT1/8-27 |