

Cabo de conexão KMP1-02-II-14-5


Código da peça: 175660

Produto a ser descontinuado

FESTO

para terminal de válvulas IIMP-02 de 12 até 14 posições de válvula, 5 m de comprimento

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

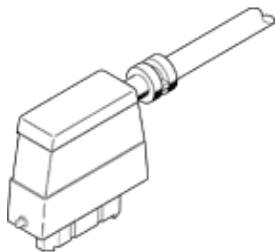

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 300 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso do produto	6.000 g
Conexão elétrica	72 pinos Soquete
Estrutura do cabo	65 x 0,75 mm ²
Diâmetro do cabo	22 mm
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de fixação	Com clipe de fixação
Informação sobre material, corpo	Fundição de metal leve
Informação sobre material, revestimento do cabo	PE
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Com placa de prata