

# Cabo de conexão KMP1-02-II-14-10


Código da peça: 175661

Produto a ser descontinuado

FESTO

para terminal de válvulas IIMP-02 de 12 até 14 posições de válvula, 10 m de comprimento

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

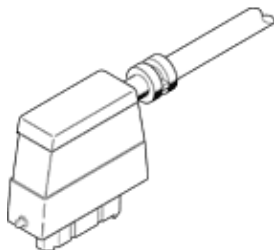

## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor                               |
|---|-------------------------------------|
| Posição de instalação                               | Nos dois lados                      |
| Faixa de tensão operacional c.a.                    | $\leq 300$ V                        |
| Faixa de tensão operacional c.c.                    | $\leq 250$ V                        |
| Carga admissível de corrente                        | 4 A                                 |
| Classe de proteção                                  | IP65                                |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | 5 ... 70 °C                         |
| Temperatura ambiente                                | -30 ... 70 °C                       |
| Peso do produto                                     | 11.300 g                            |
| Conexão elétrica                                    | 72 pinos<br>Soquete                 |
| Estrutura do cabo                                   | 65 x 0,75 mm <sup>2</sup>           |
| Diâmetro do cabo                                    | 22 mm                               |
| Comprimento do cabo                                 | 10 m                                |
| Tipo de fixação                                     | Com clipe de fixação                |
| Informação sobre material, corpo                    | Fundição de metal leve              |
| Informação sobre material, revestimento do cabo     | PE                                  |
| Informação sobre material, conectores               | Liga de cobre<br>Com placa de prata |