


válvula de retenção HA-1/4-QS-1/4-U

Código da peça: 190853

FESTO

Vazão da rosca externa para a conexão rápida QS.
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.

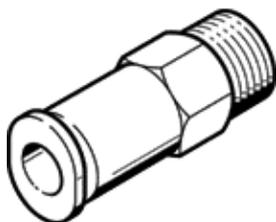

Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	QS-1/4
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão	326 l/min
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	Latão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Pressão diferencial mín. durante abertura	0,1 bar
Pressão diferencial mín. durante fechamento	0,2 bar
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	27 g
Observações sobre material	Conforme RoHS