


# Válvula de retenção HBM-1/16-QS-1/8-U

Código da peça: 190945

FESTO

Vazão da conexão rápida QS para a rosca externa.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.  
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.

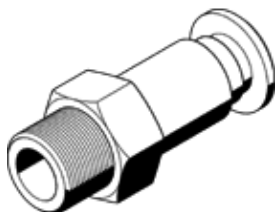

## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	QS-1/8
Conexão pneumática 2	NPT1/16-27
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informação sobre material, corpo	Latão
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado Ar comprimido filtrado, lubrificado
Peso do produto	13 g