


guia passiva FDG-40- -

Código da peça: 192853

Produto a ser descontinuado

[Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal.](#)

FESTO

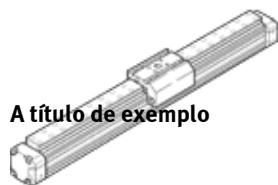

A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	40
Curso	1 ... 4.000 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia passiva sem acionamento
Velocidade máxima	3 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Material dos componentes da guia	Aço
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado