


# base de conexão MHP1-PR8-3-PI-PCB

Código da peça: 197245

FESTO

Para montagem das placas de circuito das válvulas semi-alinhadas  
tipo MHP1-....-PI

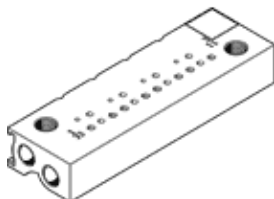

## Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	8
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 3	M5
Material da placa de conexão	Liga de alumínio