

# engate rápido fêmea KDS6-3/8-I


Código da peça: 531651

Produto a ser descontinuado

FESTO

fechamento automático, para acoplamento de segurança conforme ISO 4414

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

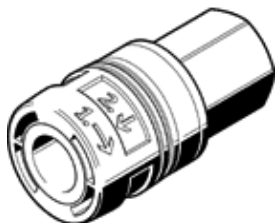

## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	7,2 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,5 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.733 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...] ]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	BIA TÜV
Torque de aperto nominal	21,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 15 %
Peso do produto	115 g
Conexão pneumática 1	Rosca interna G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS