


# régua de conexão VABM-B6-E-G14-8

Código da peça: 537503

FESTO

Para válvula solenóide VUVB.

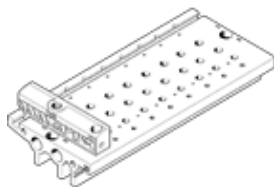

## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                   |
|--|---|
| Dimensão da grade                              | 21 mm                                   |
| Número máximo de posições de válvula           | 8                                       |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 2                                       |
| Torque máximo montagem em trilho DIN           | 1,5 Nm                                  |
| Torque máximo, fixação da válvula              | 2 Nm                                    |
| Torque máximo montagem em parede               | 5 Nm                                    |
| Peso do produto                                | 670 g                                   |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | G1/8                                    |
| Conexão pneumática 1                           | G1/4                                    |
| Conexão pneumática 3                           | G1/4                                    |
| Observações sobre material                     | Isento de cobre e PTFE<br>Conforme RoHS |
| Informação sobre material, régua de conexão    | Liga de alumínio                        |