

 

Unidade de acionamento de válvula de esfera

VZPR-BPD-22-R1R

Código da peça: 540530

FESTO

Composto de atuador pneumático giratório DAPS, combinado com uma válvula esfera de 2/2 vias VAPB de aço inoxidável.

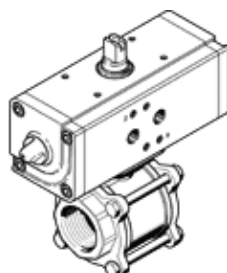

Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula esfera de 2 vias Atuador giratório
Tipo de acionamento	elétrico pneumático
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	CNOMO com rosca interna
Conexão da válvula de processo	Rp1
Indicador da posição de comutação	Direção de botão = direção do fluxo
Diâmetro nominal DN	25
Pressão de trabalho acionamento da válvula esfera	1 ... 8,4 bar
Pressão nominal da válvula de processo	63
Temperatura do meio	-20 ... 150 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Aprovação para uso na indústria alimentícia	não
Peso do produto	3.100 g
Classe de resistência à corrosão KBK	3