


Pórtico cartesiano DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Código da peça: 543019

FESTO

Composto de eixos eletromecânicos de correia dentada com guia por esferas e guia passiva, posicionamento preciso e dinâmico. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras da Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.

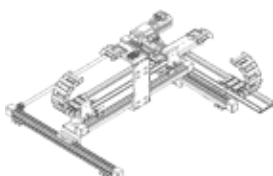

Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Portal cartesiano 1.0-3.0
Carga útil	0 ... 6 kg
Acionamento eixo Y	DGE-25-ZR-KF
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de esferas
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 1.300 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,1 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,1 mm
Acionamento eixo X	DGE-25-ZR-KF
Tipo de acionamento eixo X	elétrico Correia dentada com guia de esferas
Posição intermediária do eixo X	qualquer
Curso eixo X	0 ... 2.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo X	± 0,1 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo X	± 0,1 mm