


# régua de conexão VABM-C7-12M-G18-3

Código da peça: 549640

FESTO

Para válvula solenóide VOVG, com servopiloto interno.

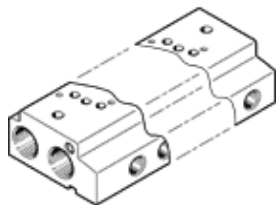

## Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	102 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M7
Conexão pneumática 3	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio