


# Conjunto de mont. paralelo EAMM-U-A22-55A

Código da peça: 559786

FESTO

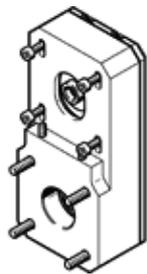

## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	22
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	9,63 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,1 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	410 g
Observações sobre material	Conforme RoHS