


conjunto de montagem axial EAMM-A-S38-42A

Código da peça: 560685

☆ Linha de produtos básicos

Adequado para atuadores elétricos.

FESTO

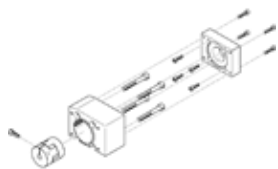

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	3,5 Nm
Peso do produto	410 g
Código da interface do atuador	S38
Código da interface do motor in	42A
Observações sobre material	Conforme RoHS