


régua de conexão VABM-B6-E-N14-4

Código da peça: 568186

FESTO

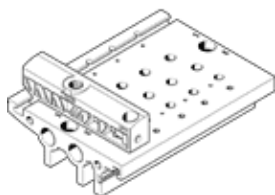

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	21 mm
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Torque máximo montagem em trilho DIN	1,5 Nm
Torque máximo, fixação da válvula	2 Nm
Torque máximo montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	400 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	NPT1/8-27
Conexão pneumática 1	NPT1/4-18
Conexão pneumática 3	NPT1/4-18
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio